

圧着端子付きリード線

モレックスの圧着端子付きリード線は、試作、量産試作、量産の各要件に合わせて選べる、シンプルでコスト効率に優れたソリューションです。長さ75.0 ~ 600.0mm、メス対メス、オス対オスの構成で提供可能です。




C-Grid III




CLIK-Mate



DuraClik

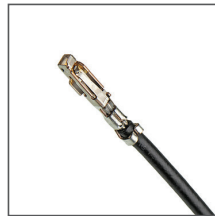

iGrid

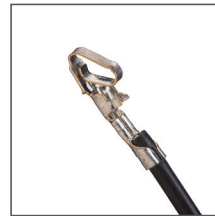

KK



KK Plus




Mega-Fit



MicroClasp



Micro-Fit 3.0

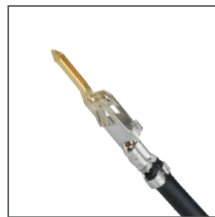


Micro-Fit Plus



Micro-Lock Plus




Micro-One

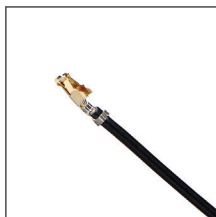


Milli-Grid



Mini-Fit

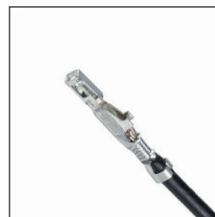

Mini-Fit Max

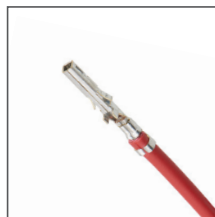


Mini-Fit Sigma



Mini-Fit Sr.




Mini-Lock

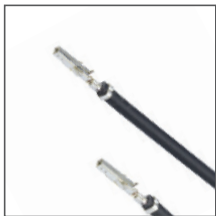

Mini-Fit Versa Color




Mini-SPOX

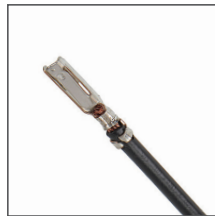

Mizu-P25



MLX

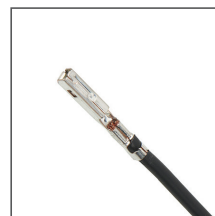

MX150



Nano-Fit



OneBlade



PicoBlade




Pico-Clasp



Pico-EZmate



Pico-Lock

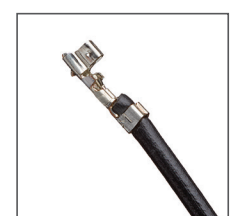


Pico-SPOX



PowerWize



Sabre

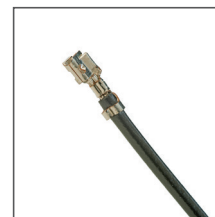


Sherlock



SL




Solderless Ring

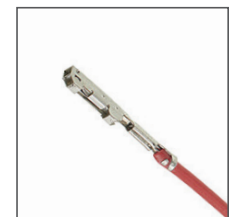


Squba

圧着端子付きリード線

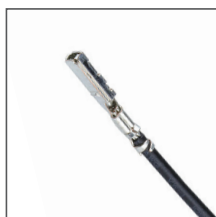

Stac64

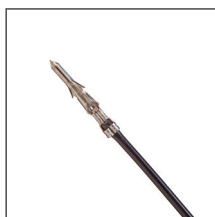


標準 .062"



標準 .093"



Ultra-Fit

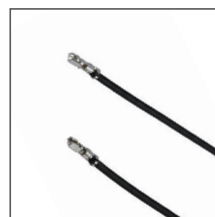

Zero-Hachi

オーダーインフォメーション

製品ファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	コネクタ-A	コネクタ-B	電線サイズ (AWG)	電線 / ケーブルタイプ
C-Grid	79758	150, 300	メス	メス	22	UL 1061
CLIK-Mate	79758、 215710、215711	75、150、225、 300、450	メス、オス	メス、オス	24、26、28	UL 1061、UL 10002
DuraClik	79758	150、300	メス	メス	26	UL 1061
iGrid	217490、217491	75、150、225、 300、450	メス	メス	22、24、26	UL 10002
KK	79758	150、300	メス、オス	メス、オス	22、24	UL 1061、UL 1007
KK Plus	79758、 217510、217511	75、150、225、 300、450	メス	メス	18、22、24、26	UL 1015、UL 1569
Mega-Fit	79758	150、300	メス	メス	16、12	UL 1015
Micro-Clasp	79758	150、300	メス	メス	24	UL 1007
Micro-Fit 3.0	79758、214760、 214761、214762、 214763	150、300、600	メス、オス	メス、オス	18、20	UL 1061、UL 10002
Micro-Fit Plus	36769	300	メス、オス	裸&錫めっき	16、20、24	UL 1061 (16AWG) UL 11028 (20AWG、24AWG)
Micro-Lock Plus	79758、 217500、217501	75、15、225、 300、450	メス	メス、裸	22、24、26	UL 1061、UL 10002
Micro-One	219654	75、150、225、 300、450	メス	メス	22	UL 1569
	219655			裸	22、24、26	
Mini-Fit Max	224087 224088	150、300、and 450	メス	メス	2.00	UL1569

圧着端子付きリード線

オーダーインフォメーション

製品ファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	コネクタA	コネクタB	電線サイズ (AWG)	電線 / ケーブルタイプ
Mini-Fit Sigma	219670 219671	75、150、225、 300、450	メス	メス	16、18、20	UL 11028
Mini-Fit Sr.	217480、217481、 217482、217483	150、225、300、450	メス、オス	メス、オス	8、10、12	UL 10669
Mini-Fit Versa Color	226197	150、300、450	メス、オス	メス、オス、 裸&錫めっき	18、20	UL 1015
Mini-Lock	79758	150、300	メス	メス	22	UL 1061
Mini-Spox 2.5	219676 219677	75、150、225、 300、450	メス	メス	22、24、26	UL 1569
Mizu-P25	217840、217841、 217842、217843、 217520、217521、 217522、217523	75、150、225、 300、450	メス、オス	メス、オス	20、22	UL10002、FLRY-B
MLX	79758	150、300	メス、オス	メス、オス	18	UL 1015
MX150	216300、216301、 216302、216303	150、225、300、 450、600	メス、オス	メス、オス	14、16、18	TXL
Nano-Fit	79758	150、300	メス	メス	20	UL 1061
OneBlade	219674、219675	150、300、450	メス	メス、 裸&錫めっき	28、30	UL 10125
PicoBlade	79758、214920、 214921、214922、 214923	75、150、225、 300、450	メス、オス	メス、オス	26、28	UL 1061
Pico-Clasp	79758	150、300	メス	メス	28	UL 1571
Pico-EZmate	79758	300	メス	メス	28	UL 1516
Pico-Lock	79758	150、300	メス	メス	24、30	UL 1061、UL 1571
Pico-SPOX	79758	150、300	メス	メス	24	UL 1061
PowerWize	221960	600	メス	メス	2	UL 10198
			メス	裸		
Sabre	79758	150、300	メス、オス	メス、オス	16	UL 1015
Sherlock	79758	150、300	メス	メス	26	UL 1061

圧着端子付きリード線



オーダーインフォメーション

製品ファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	コネクタ-A	コネクタ-B	電線サイズ (AWG)	電線 / ケーブルタイプ
SL	79758, 219680、219681	75、150、225、 300、450	メス	メス	22、24、26、28	UL 1061、UL 11028
Squba	217790、217791、 217792、217793、 219676、219677	75、150、225、 300、450	メス	メス	22、24、26	UL 10002、UL 1569
Stac64	224451、 224452、224572	150、300、450	メス	メス、裸	18、20	FLRYW
標準 .062"	79758	150、300	メス、オス	メス、オス	22	UL 1015
標準 .093"	79758	150、300	メス、オス	メス、オス	18	UL 1015
Ultra-Fit	79758、 217470、217471	75、150、225、 300、450	メス	メス	16、18、20	UL 1061、UL 11028
Zero-Hachi	219672、219673	150、300、450	メス	メス、 裸&錫めっき	28、30	10064

製品ファミリー	シリーズ番号	長さ (mm)	スタッドサイズ	電線終端	電線サイズ (AWG)	電線 / ケーブルタイプ
無はんだ丸形端子	217851	150	10 (M5)	Blunt cut	16 AWG	UL 1015
		300				
		600				

www.molex.com/link/precrimped.html

Molexは、アメリカ合衆国内におけるMolex, LLCの登録商標です。他の法域でも登録されている場合があります。その他のすべての商標は該当する所有者の所有です。